


ESD padlólap, Szín: DARKGREY

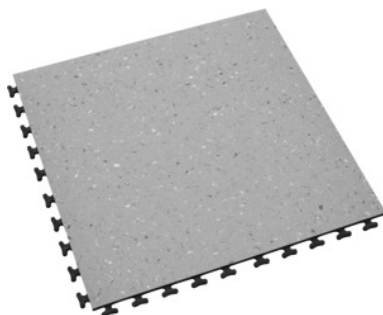

Rendelési adatok

Rendelés száma	972585 DARKGREY
GTIN	4057989080017
Árucikk kategória	98E

Leírás

Kivitel:

PVC lapok 2-2 pozitív és 2-2 negatív fogazású oldallal. Elvezetési ellenállás kb. $10^6 \Omega$. Sima felület és méhsejt szerkezetű elvezető alsó rész.

Alkalmos anyagmozgató eszközökhöz, emelőkocsikhoz és targoncákhoz: kemény abroncsokkal 2,5 t, levegős abroncsokkal 5 t összsúlyig. Statikus: 50 kg/cm^2 .

A padlólapok különleges szerkezete nagyobb vezetőképes ipari padlófelületek gyors burkolását teszi lehetővé. Ezek minden kemény padlón (ezeknek viszonylag síknak kell lenniük, de lehetnek elhasználódottak, vagy akár nedvesek is), valamint szőnyegpadlón minimális előkészítéssel vagy anélkül is alkalmazhatóak. Sötétszürke márványozott.

Figyelem:

A padlóburkolat földelése a 972591 sz. vörösréz kábellel és a 972590 sz. földelő készlettel történik. Kérjük, külön rendelje meg. A földelés csatlakoztatását szakembernek kell végeznie.

Műszaki leírás

Vastagság	10,5 mm
Súly	4,5 kg
Anyag	PVC
Elvezető ellenállás	$10^6 \Omega$

Felület	Sima
Szélesség	60,8 cm
Festék	Sötétszürke márványozott
ESD felszereltség	igen
Hossz	60,8 cm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Termék fajtája	ESD padlóburkolat