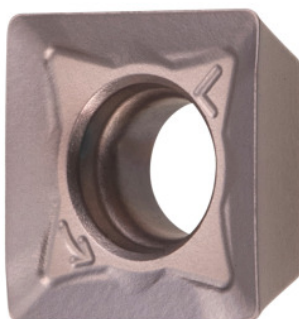


**Garant****SOMT 083604 PDER, HB8630, Típus: INOX****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 214935 INOX   |
| GTIN              | 4045197747860 |
| Árucikk kategória | 21A           |

**Leírás****Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság pontosan megformált mélyedés geometriát tesz lehetővé a pozitív vágási tulajdonságok érdekében, és minimalizálja a törésveszélyt.

**Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Műszaki leírás**

|                      |                  |
|----------------------|------------------|
| Típus                | INOX             |
| Előtolás $f_z$ / fog | 0,15 mm          |
| Sarokrádiusz         | 0,4 mm           |
| Lapkavastagság E     | 3,6 mm           |
| Váltólapka ISO kód   | SOMT 083604 PDER |
| Minőség              | HB8630           |
| Szerszámanyag        | HM               |

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Cserék / élek száma | 4                   |
| Termék fajtája      | Váltólapka maráshoz |

### Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 150 m/min      | M       |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | alkalmas              | 120 m/min      | M       |
| Nedvesen maximum             | feltételesen alkalmas |                |         |
| Száraz                       | alkalmas              |                |         |