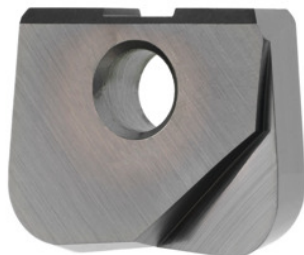


**Garant****Marólapka Ø 16 mm, Típus: ST1400**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	212727 ST1400
GTIN	4045197761668
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

Részletes alkalmazási irányértékeket a 110020 sz. GARANT Forgácsolási kézikönyvben talál.

· Rádiusz-, körfutás- és cserepontosság:  $\pm 0,015$  mm.

**Felhasználás:**

Tóruszlapkák sarokrádiusszal. A forgácsoló erő és a vibráció csökkentéséhez.

Előtolás  $f_z$  acélban  $< 1400$  N/mm<sup>2</sup>: 0,3 mm

Minőség: HB7520

## Műszaki leírás

Típus	ST1400
Minőség	HB7520
Sarokrádiusz	3 mm
Szerszámanyag	HM
Sarokrádiusz R	3 mm
Előtolás $f_z$ rövid forgácsú aluban	0,3 mm

Előtolás $f_z$ acélban $< 1400 \text{ N/mm}^2$	0,3 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz