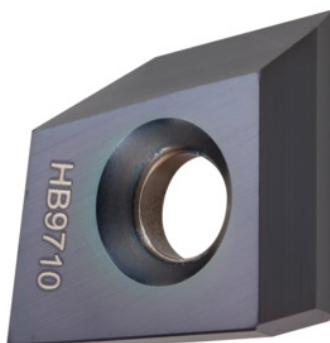


Garant**BGHX 15L5 PCTR, HB9710, Típus: GG****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 214547 GG |
| GTIN | 4045197762108 |
| Árucikk kategória | 21B |

Leírás**Felhasználás:**

R_z 3 μ m értéknél kisebb érdesség mélységű felületekhez. Csak száraz megmunkálás.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 1 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p,max} = 5$ mm.

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Műszaki leírás

| | |
|----------------------|---------------------|
| Típus | GG |
| Előtolás f_z / fog | 0,2 mm |
| Váltólapka ISO kód | BGHX 15L5 PCTR |
| Minőség | HB9710 |
| Szerszámanyag | HM |
| Termék fajtája | Váltólapka maráshoz |

Felhasználói adatok

| | Felhasználás | V_c | ISO kód |
|--------|---------------------|----------------------|----------------|
| GG(G) | alkalmas | 220 m/min | K |
| Száraz | alkalmas | | |