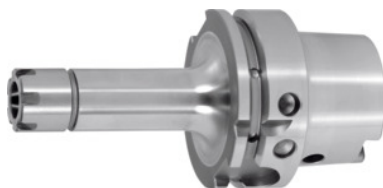


Garant**ER szorítópatronos befogó mini karcsú, HSK-A 63 A = 100, ER szorítópatron mérethez: 20****Rendelési adatok**

Rendelés száma	305710 20
GTIN	4045197762559
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Felfúrt furat (= ER11).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Tartalom:

High-Speed ER mini anya, finoman kiegyensúlyozva (G2,5 / 25000 min⁻¹).

Különleges tartozék:

Hűtőfolyadék cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., *ER szorítópatronok 308881 – 309430 sz., ER mini szorítókulcs 309740 sz.

Forgácsolási stratégia: HSC

A-méret kinyúlási hossz: 100 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.: 20

Műszaki leírás

ER szorítópatronhoz	20 mm
Tartalék ER-Mini anya 309650 sz.	20
Külső Ø D	28 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm

Hasznos hossz L_N	66 mm
Befogási $\varnothing D_1$	1-13 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 100
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min^{-1} -nél
Körfutási pontosság	$\leq 3 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 11 mm	308930 11
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 13 mm	308930 13
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 4 mm	308930 4
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 3 mm	308911 3
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 12 mm	308916 12
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 11 mm	308916 11
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 8 mm	308916 8
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 5 mm	308930 5
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 9 mm	308916 9
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 10 mm	308930 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 4 mm	308916 4
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 2,5 mm	308911 2,5
ER szorítópatron Névleges befogási $\varnothing d$ 7 mm	308911 7
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 10 mm	308916 10
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási $\varnothing d$ 3 mm	308916 3

ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 5 mm	308916 5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308930 9
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 7 mm	308916 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 7 mm	308930 7
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308930 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 12 mm	308930 12
ER szorítópatron készlet, 7 darabos, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 mm tömítéssel	309018
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1,5 mm	308911 1,5
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308930 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 4 mm	308911 4
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308911 1
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308930 8
ER szorítópatron tömítéssel Névleges befogási Ø d 6 mm	308916 6
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 8 mm	308911 8
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 5 mm	308911 5
ER-Mini felfogó anyá ER-hez 20	309650 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 3 mm	308930 3
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 10 mm	308911 10
Kulcs ER minianyához ER szorítópatronos befogó 20	309740 20
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 9 mm	308911 9
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 2 mm	308911 2
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 1 mm	308930 1
ER szorítópatron készlet, 12 darabos, 2–13 mm	309016
ER szorítópatron Névleges befogási Ø d 6 mm	308911 6