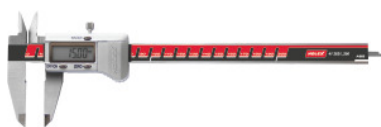


**HOLEX****Digitális műhelytolómérő ABS, Méréstartomány: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	412821 200
GTIN	4045197770257
Árucikk kategória	42A

**Leírás****Kivitel:**

Nagy, kontrasztos digitális kijelző. Leppelt mérőfelületek. Digitális tolómérő **abszolút mérőléccl**, nullázás nem szükséges. Az elektronika kb. 5 perc után automatikusan kikapcsol és a tolóka egyszerű megmozdításával bekapcsol.

- **Nagy pontosságú az üveg mérőlécnek köszönhetően.**
- **Az elektronika le van választva a házról és közvetlenül a tolórészhez kapcsolódik. A mérőerő közvetlenül a mérőszárra jut. Ezáltal a tolómérő kevésbé érzékeny a hibákra és hosszabb élettartamú.**
- **Robusztus fém házzal.**

**Tartalom:**

Inkluzív elem, 081560 sz. CR2032 méret.

**Műszaki leírás**

Méréstartomány	0 - 200 mm
Automatikus kikapcsolás	igen
Csőrhossz	50 mm
Mélységmérő	szögletes 3,7×1,3
Leolvasás	0,0005 coll
Ház anyaga	Fém
Szabvány	ISO 13385
Leolvasás	0,01 mm

Átkapcsolható leolvasás	mm / inch
Mélységmérő van	igen
Kalibrálás	A1
Mért érték rögzítése	Nullpont egyszeri beállítása
A tartalmazott elemek száma	1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081560 CR2032
Energiaellátás	Elemes
Mérési eltérés E MPE	±0,03 mm
Méréstechnika	Digitális
Alapanyag	Nemesacél, INOX
Minden alkatrész	edzett
Csomagolás	Stabil doboz
Termék fajtája	Univerzális tolómérő

## Szolgáltatások

KalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021000 200
DAkKS kalibrálásTolómérők / mélységmérő tolómérők Max. méréstartomány 200 mm	021010 200

## Tartozék

Gombelemek / speciális elemek Elem típusa CR2032	081560 CR2032
Csavar mélységmérő tartóhoz	412230
Csavar mélységmérő tartóhoz	412236