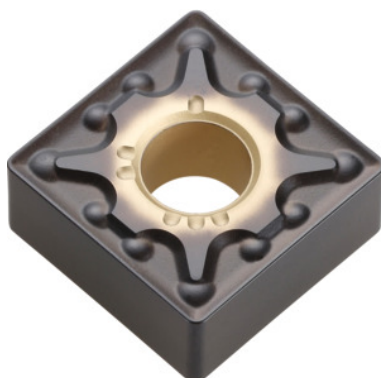


Garant**SNMG 120404, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251222 HB7010-1
GTIN	4045197780034
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120404 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,4 mm
Minőség: HB7010-1
Forgácstörő: SM
Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm
Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Sarokrádiusz	0,4 mm
Forgácstörő	SM
Fogásmélység a_p	0,5 - 6 mm

Minőség	HB7010-1
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120404
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz