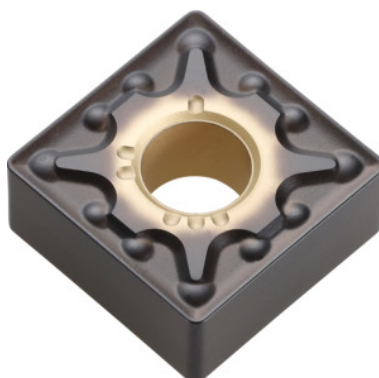


Garant**SNMG 120408, Minőség: HB7010-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	251224 HB7010-1
GTIN	4045197780041
Árucikk kategória	21G

Leírás

SNMG 120408 HB7010-1 Sarokrádiusz: 0,8 mm

Minőség: HB7010-1

Forgácstörő: SM

Fogásmélység a_p : 0,5 - 6 mm

Előtolás f : 0,15 - 0,5 mm/ford,

Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c : 120 - 440 m/min

Műszaki leírás

Forgácsolási feltétel	Folyamatos
Előtolás f	0,15 - 0,5 mm/ford,
Minőség	HB7010-1
Fő felhasználás	P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	120 - 440 m/min
Forgácstörő	SM
Sarokrádiusz	0,8 mm

Fogásmélység a _p	0,5 - 6 mm
Simító / nagyoló hozzárendelés	Nagyolás-simítás
Szerszámanyag	HM
Váltólapka ISO kód	SNMG 120408
Cserék / élek száma	8
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz