


Alaptartó, Típus: V40

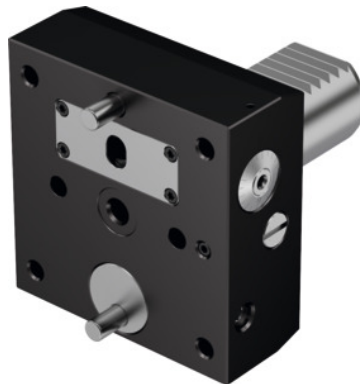

Rendelési adatok

Rendelés száma	319151 V40
GTIN	4251414900011
Árucikk kategória	38T

Leírás

Kivitel:

- Szerszámspecifikus manuális Y tengely (± 1 mm).
- Mozgó beállító csapokkal, így beigazító lécc már nem szükséges.
- Egyszerűen átállítható belsőről külső hűtőfolyadék hozzávezetésre.

Először sikerült egy olyan alapbefogót létrehozni, amely dobrevolveren és toronyrevolveren is használható. Függetlenül a mindenkori beigazító mechanikától.

Modulárisan felépülő rendszer.

Előny:

- Kiseb kopás az élnél.
- Költség és idő csökkentés.
- Magasság- és forgó beállítás (beigazítás).
- Az alaptartó minden VDI és Mazak gépen használható.
- Moduláris, egy alaptartó, sokféle felfogási helyzet.
- Nagyon nagy csillapító jellemzők.
- Minden szerszám közvetlen hűtőfolyadék csatlakozással.
- Alacsonyabb költségek a hatékonyabb raktárkezelés következtében.
- Nagyobb termelékenység a továbbfejlesztett pozicionálásnak köszönhetően.

Felhasználás:

Torony- és dobrevolverhez alkalmas.

Furatkés fej típushoz: B

Alkalmazható: VDI

Műszaki leírás

Furatkés fej típushoz

B

Alkalmazható

VDI