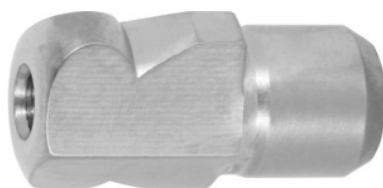


**Felfogó csap Form D Acél, ellapított, Ø D: 10 mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 370046 10 |
| GTIN | 2050001880994 |
| Árucikk kategória | 37K |

Leírás**Kivitel:**

Edzett és köszörült acél.

Felhasználás:

Munkadarabok pozicionálása tűrésmentesen.

A furatok távolságméretének tűrései áthidalhatóak.

Külső Ø d_{n6} : 7 mm

Hossz 1: 7 mm

Gallérhossz L_2 : 10 mm

Menet M: M 3

Műszaki leírás

| | |
|-------------------|-------|
| Gallérhossz L_2 | 10 mm |
| Külső Ø D | 10 mm |
| Hossz 1 | 7 mm |
| Menet M | M 3 |
| Külső Ø d_{n6} | 7 mm |