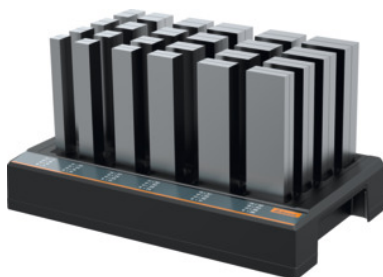


Garant**Párhuzamos alátét készlet, Hossz: 200mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	366702 200
GTIN	4045197799302
Árucikk kategória	31Z

Leírás**Kivitel:**

GARANT – **Precíziós kivitel.** Párosítási tűrés $\leq 0,004$ mm, szélesség- / magasságtűrés $\leq 0,007$ mm, extrém pontos síklapúság és derékszögűség. Az alátétek tárolása speciális műanyag állványban történik. Keménység: 60 HRC.

Páronként finomköszörülve.**Felhasználás:**

Precíziós munkáknál, munkadarabok párhuzamos befogására satukban, vagy készülékekben.

Tartalma:

8×11; 8×16; 8×21; 8×26; 8×31; 8×36;
10×13; 10×18; 10×23; 10×28; 10×33; 10×38;
12×15; 12×20; 12×25; 12×30; 12×35; 12×40;
14×17; 14×22; 14×27; 14×32; 14×37; 14×42

Figyelem:

125 – 200 méret: 1 mm emelkedéssel; minden méret elérhető a 9 mm kivétellel.
Tartalék tartót lásd az alkatrészlistában. 1 mm-es emelkedéssel (a 9 mm kivétellel), egyébként minden méret elérhető.

Műszaki leírás

Hossz	200 mm
Lécek száma	24 pár

Alak leírása	sík
Alak leírása	merőleges
Alak leírása	párhuzamos
Termék fajtája	Párhuzamos alátétek

Tartozék

Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 14X27 mm	366726 14X27
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 12X40 mm	366726 12X40
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 12X35 mm	366726 12X35
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 8X31 mm	366726 8X31
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 8X11 mm	366726 8X11
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 12X15 mm	366726 12X15
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 10X33 mm	366726 10X33
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 10X38 mm	366726 10X38
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 8X26 mm	366726 8X26
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 10X13 mm	366726 10X13
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 8X16 mm	366726 8X16
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 10X23 mm	366726 10X23
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 8X21 mm	366726 8X21

Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 14X22 mm	366726 14X22
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 14X32 mm	366726 14X32
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 10X18 mm	366726 10X18
Műanyag állvány párhuzamos alátétekhez Típus 125-200	366701 125-200
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 10X28 mm	366726 10X28
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 12X25 mm	366726 12X25
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 8X36 mm	366726 8X36
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 14X42 mm	366726 14X42
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 14X37 mm	366726 14X37
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 12X20 mm	366726 12X20
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 14X17 mm	366726 14X17
Párhuzamos alátét pár a366702 sz. 200 mérethez Szélesség×magasság 12X30 mm	366726 12X30