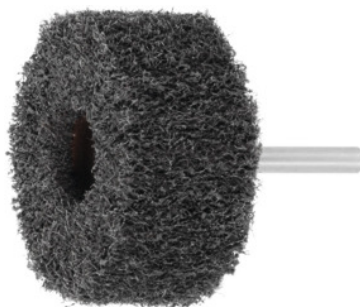


HOLEX**Lamellás csiszoló Vlies (SiC), durva, Fej Ø×fej szélesség: 80X50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554971 80X50
GTIN	4045197803979
Árucikk kategória	52E

Leírás**Kivitel:**

Vlies lamellák legyezőszerű elrendezésben a csiszolóhenger tengelye körül. Szár Ø 6 mm. Az éles szilícium-karbid szemcse (SiC) biztosítja az agresszív csiszolási tulajdonságokat és az **enyhén csillogó finist**.

Felhasználás:

Szennyeződés- és oxidréteg eltávolításához fémekről, valamint Cr-Ni és más nemesacélok, illetve könnyű- és színesfémek mattírozásához.

Műszaki leírás

Fej Ø	80 mm
Ajánlott fordulatszám	4000 min ⁻¹
Szár Ø	6 mm
Maximális fordulatszám	7000 min ⁻¹
Fejszélesség	50 mm
Csiszolóanyag	Szilíciumkarbid
Csiszolóeszköz rövid jelölése	SiC

Szemcseméret	100
Finomsági fok	durva
Terméknév attribútum	durva
Termék fajtája	Lamellás csiszoló

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	feltételesen alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	feltételesen alkalmas		
Szárak	alkalmas		