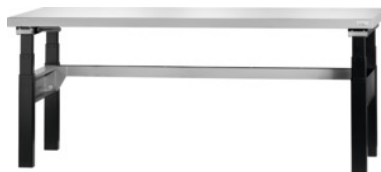


Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás Eterlux munkalap, Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920338 2000
GTIN	4062406229146
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Elektromos magasságállítású munkaasztal könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz. Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel.

50 mm vastag munkalap. Egymás melletti felállításhoz további oldallemezek szükségesek.

Opcionális tartozék:

920360 és 920365 sz. perforált lemez, 920356 és 920357 oldallemez. Kérjük, külön rendelje meg.

Szín:

Állítható magasságú fekete lábak. Keresztmervítők RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Munkalap vastagsága	50 mm
Teherbírás tartós terhelés esetén	300 kg
Mélység	800 mm
Max. teherbírás	300 kg
Szélesség	2000 mm

Munkalap mélysége	800 mm
Súly	95 kg
Emelési sebesség	22 mm/s
Munkalap hossza	2000 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	300 kg
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Bemenet csatlakozó típus	F
Névleges feszültség	250 V
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal