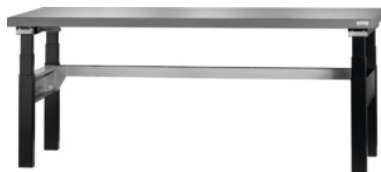


Garant**Elektromosan állítható magasságú munkaállomás sötét Eluplan munkalap,
Típus: 2000****Rendelési adatok**

Rendelés száma	920337 2000
GTIN	4062406229122
Árucikk kategória	9GG

Leírás**Kivitel:**

Elektromos magasságállítású munkaasztal könnyű ülő és álló szerelési munkákhoz. Alap váz emelőegységgel, a stabilizáláshoz hátul és oldalt keresztmervítőkkel.

50 mm vastag munkalap. Egymás melletti felállításnál további oldallemezek szükségesek.

Opcionális tartozék:

920360 és 920365 sz. perforált lemez, 920356 és 920357 oldallemez. Kérjük, külön rendelje meg.

Szín:

Állítható magasságú fekete lábak. Keresztmervítők RAL 7016 antracit **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

A maximális teherbírás miatt csak gurítható ház használható. Kerülje ház felszerelését a munkalap alá. A további felszerelt elemek ennek megfelelően csökkentik a teherbírást. Szállítás teljesen összeszerelve.

Műszaki leírás

Max. teherbírás	300 kg
Emelési sebesség	22 mm/s
Munkalap mélysége	800 mm
Munkalap vastagsága	50 mm
Súly	95 kg

Teherbírás tartós terhelés esetén	300 kg
Mélység	800 mm
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max.	610 - 1200 mm
Munkalap hossza	2000 mm
Szélesség	2000 mm
Munkapad / asztal teherbírás – felületen elosztott maximális polcterhelés (fán)	300 kg
Energiaellátás	Akkus
Energiaellátás	Vezetékes
Névleges feszültség	250 V
Bemenet csatlakozó típus	F
Anyagvastagság	1 mm
Magasságállítás kivitele	Elektromos
Lapvastagság	50 mm
Termék fajtája	Munkaasztal