


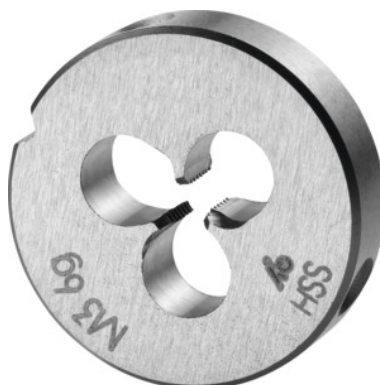

## Menetmetsző 6g, M: M3



### Rendelési adatok

Rendelés száma	140330 M3
GTIN	4062406233167
Árucikk kategória	12K

### Leírás

#### Kivitel:

Zárt, előhasított forma. **≥ M3-as mérettől kétoldali terelőélel** a könnyű elővágás és tiszta forgácselvezetés érdekében. **1 3/4 menetemelkedésnyi elővágórész.**

Vágásirány: jobbos

Tűrési osztály: DIN 13 6g

Emelkedés: 0,5 mm

Külső Ø: 20 mm

Magasság: 5 mm

### Műszaki leírás

Külső Ø	20 mm
Emelkedés	0,5 mm
Menetméret	M3
Tűrési osztály	DIN 13 6g
Magasság	5 mm

Menetfajta	M
Profilszög	60 fok
Szerszámanyag	HSS
Szabvány	EN 22568
Vágásirány	jobbos
Termék fajtája	Menetmetsző

### Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu (rövid forgácsú)	feltételesen alkalmas		
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Olaj	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		