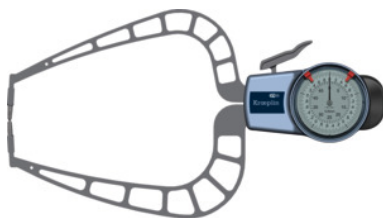


Kroepelin
Längenmesstechnik**Külső tapintókaros mérőóra, Méréstartomány: 0-50mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	438555 0-50
GTIN	2050002043459
Árucikk kategória	46Q

Leírás**Kivitel:**

1 fix és 1 mozgó tapintókar utánállítható keményfém gömb mérőfelületekkel. A mozgó tapintókar kitérését a műszer a mérőórára továbbítja. A mérési eredmény közvetlenül leolvasható.

Funkció:

IP65: Vízszugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Felhasználás:

Külső hornyok, falvastagságok, lemezek, cső falvastagságok, fóliák stb. gyors mérésére.

Műszaki leírás

Tapintókar maximális hossza L (mérésmélység)	167 mm
Méréstartomány	0 - 50 mm
Hibahatár	0,05 mm
Leolvasás	0,05 mm
HM tapintógömb Ø	3 mm
Mérőóra Ø	66 mm
IP védettségi osztály	IP 65

Szabvány	Gyári szabvány
Méréstechnika	analóg
Kalibrálás	C7
Termék fajtája	Külső tapintókaros mérőóra

Szolgáltatások

DAkKS kalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023460 S
KalibrálásKülső- / belső tapintókaros mérőóra Típus S	023450 S