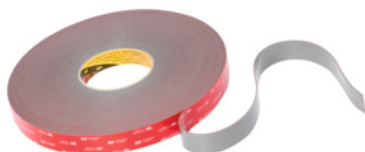


**VHB™ ragasztószalag, szürke, Szélesség×hossz (mm×m): 25X33****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083786 25X33
GTIN	4054596196957
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

**Kétoldalas** nagyteljesítményű **ragasztószalag** tiszta akrilát ragasztóanyagból (VHB) tartósan erős kötésekhez. Azonnal tart, hőmérséklettel, időjárással, UV sugárzással és oldószerrel szemben erősen ellenálló. Kiváló tömítési funkció, vibráció csillapítású.

A **3M™ GPH-110GF** illeszkedő habszivacs magból áll és magas hőmérsékleteket is elvisel. Erős, tartós és hosszan tartó kötés gyors és egyszerű létrehozására szolgál.

**Figyelem:**

További 3M™ VHB™ szalagok különböző vastagságokban és hosszokban külön ajánlatkérésre szállíthatóak.

A 3M™ termékek megadott eltarthatósága a tárolási előírások betartása esetén érvényes.

Ragasztó massa: akrilát

Hossz: 33 m

Szélesség: 25 mm

Vastagság: 1,1 mm

**Műszaki leírás**

Gyártó jelölése	GPH-110GF
Burkolat anyaga	Szilikonos PE film
Ragasztóerő acélon	3,7 N/mm
Hőálló max.	150 °C
Ragasztó massa	akrilát

## Adatlap

Hossz	33 m
Tárolási hőmérséklet	16 °C
Festék	szürke
Szélesség	25 mm
Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Eltarthatóság	24 hónap
Vastagság	1,1 mm
Tárolási levegő páratartalom	40 %
Terméknév attribútum	szürke
Termék fajtája	Ragasztószalag