


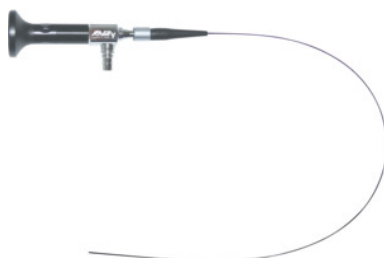

Mikro endoszkóp, flexibilis, Ø 2,4 mm, Munkahossz (objektív nélkül): 2500mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	492758 2500
GTIN	
Árucikk kategória	49C

Leírás

Kivitel:

Kis átmérőjű és flexibilis, száloptikás felépítésű a legfinomabb munkadarabok méréséhez. A robusztus nemesacél karoknak és a kiváló minőségű optikának köszönhetően kemény ipari felhasználáshoz kifejezetten alkalmas. A standard fényvezető csatlakoztatás (ACMI) következtében a szükséges fényforrások egyszerűen ráköthetőek. Fókuszálás az okuláron lévő forgatógyűrűvel. A közeli és távoli részek egyszerű élesítése az endoszkóp eltolása nélkül. Nagy fényerejű, színtkorrigált rúd-lencseoptika.

Alkalmazható:

FlexiVision 100, HD kamerafejjel 492866 sz.

Különleges tartozék:

LED-es fényforrás 492846 sz. és 462860 sz.

Figyelem:

A rátolható tükröcsövekkel és cserélhető objektívekkel a látószög 70°-ra vagy 90°-ra módosítható. Tükröcsövek használata esetén a munkavégzési átmérő a tükröcsőnek megfelelően növekszik. Tükröcsövek és cserélhető objektívek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Képi nyílásszög	85 fok
Látás iránya	0 fok

Munkahossz (objektív nélkül)	2500 mm
Szonda Ø	2,4 mm
Terméknév attribútum	Ø 2,4 mm
Termék fajtája	Endoszkóp