


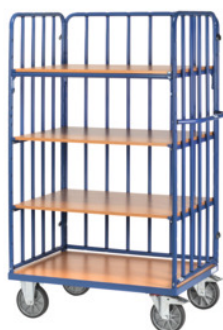

Emeletes kocsi 3 oldalon merevítő csövekkel és 4 rakodófelülettel, Típus: 8313-1



Rendelési adatok

Rendelés száma	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, homlokfalak vertikális csőmerevítésekkel 130 mm távolságban. Egy hosszanti fal beakasztható merevítő csövekkel. Rétegelt falemezből készült polcok bükkfa mintás felülettel. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Magasságállítás osztása: 100 mm

Magasság: 1800 mm

Szélesség: 1369 mm

Mélység: 830 mm

Rakodófelület szélessége: 1200 mm

Rakodófelület mélysége: 800 mm

Rakodófelület magassága 1: 269 mm

Műszaki leírás

Súly	114 kg
Teljes teherbírás	600 kg
Kerék Ø	200 mm
Szélesség	1369 mm
Magasság	1800 mm
Rakodófelület magassága 2	669 mm
Teherbírás polconként	90 kg
Rakodófelület mélysége	800 mm
Rakodófelület magassága 1	269 mm
Mélység	830 mm
Rakodófelület magassága 3	1069 mm
Rakodófelület magassága 4	1469 mm
Rakodófelület szélessége	1200 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Termék fajtája	Emeletes kocsi