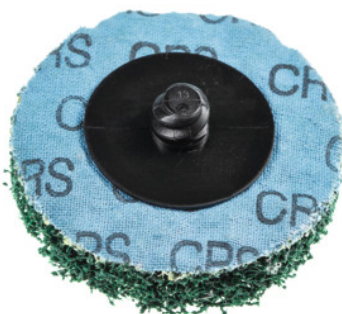


**Garant****Tisztítótárcsa (A), Ø 76,2 mm, vlies kivitel: MED****Rendelési adatok**

Rendelés száma	554055 MED
GTIN	4062406300999
Árucikk kategória	51E

**Leírás****Kivitel:**

Durva tisztítótárcsa szintetikus, csiszolószemcsével egyenletesen szórt nylon vlies-zel. Nyitott szerkezet, nem tömődik el. Kombinálja a **tisztítást** a **finom finiseléssel**.

**Felhasználás:**

Rozsdátlanításhoz, lakk eltávolításához, hegesztési varratok tisztításához és felületi szennyeződések eltávolításához.

**Műszaki leírás**

Tárcsa Ø	76,2 mm
Keményégi fok	közepes
Finomsági fok	durva
Maximális fordulatszám	15000 min <sup>-1</sup>
Csiszolóanyag	Normál korund (A)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	A
Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %

Terméknév attribútum	Ø 76,2 mm
Termék fajtája	Durva tisztító vlies

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Alu Mg	alkalmas		
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	alkalmas		
GG(G)	alkalmas		
CuZn	alkalmas		
Műanyag, GFK	alkalmas		
Fa	alkalmas		
Kőzet	feltételesen alkalmas		
Lakk	alkalmas		
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		