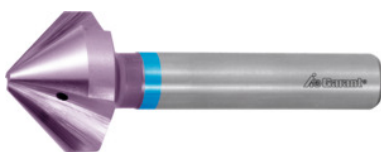


Garant
Precíziós kúpsüllyesztő HSS-Co8 90°, TiCN, Külső Ø Dc: 16,5 mm

Rendelési adatok

Rendelés száma	150383 16,5
GTIN	4045197445759
Árucikk kategória	11M

Leírás
Kivitel:

3 élű precíziós kúpsüllyesztő, radiálisan hátraköszörülve. A forgácsteret telibe köszörülték.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 3

Vágóélek száma Z: 3

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez: 3,2 mm

Teljes hossz L: 60 mm

Szár Ø D_s: 10 mm

Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991: M8

Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm²: 0,07 mm/ford,

Műszaki leírás

Szártűrés	h9
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,2 mm
Előfúrási Ø	3,2 mm
Külső Ø	16,5 mm
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M8
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm ²	0,07 mm/ford,
Szár Ø D _s	10 mm
Teljes hossz L	60 mm

Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő