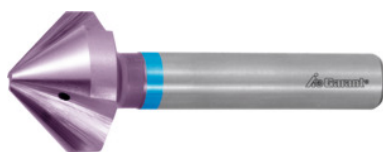


**Garant**
**Precíziós kúpsüllyesztő HSS-Co8 90°, TiCN, Külső Ø Dc: 20,5 mm**

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	150383 20,5
GTIN	4045197445766
Árucikk kategória	11M

**Leírás**
**Kivitel:**

**3 élű precíziós kúpsüllyesztő**, radiálisan hátraköszörülve. A forgácsteret telibe köszörülték.

belső hűtés: igen

Vágóélek száma Z: 3

Vágóélek száma Z: 3

Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez: 3,5 mm

Teljes hossz L: 63 mm

Szár Ø D<sub>s</sub>: 10 mm

Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991: M10

Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,08 mm/ford,

**Műszaki leírás**

Külső Ø	20,5 mm
Legkisebb süllyesztő Ø min. furatmérethez	3,5 mm
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,08 mm/ford,
Süllyesztett fejű csavarokhoz DIN 7991	M10
Szártűrés	h9
Előfúrási Ø	3,5 mm
Szár Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Teljes hossz L	63 mm

Vágóélek száma Z	3
Bevonat	TiCN
Kúpsüllyesztő csúcsszög	90 fok
Szerszámanyag	HSS Co 8
Szabvány	DIN 335 C
Szár	Hengeres szár, h6
belső hűtés	igen
Színes gyűrű	kék
Termék fajtája	Lépcsős- és kúpsüllyesztő