




## Pofakihajtó készlet RotoRi, Típus: S

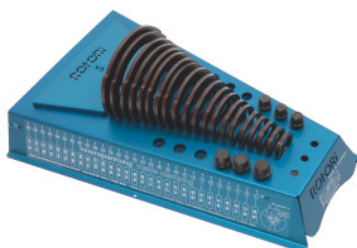

### Rendelési adatok

Rendelés száma	315910 S
GTIN	2050002053113
Árucikk kategória	30N

### Leírás

#### Kivitel:

Az **ívszegmenses** kihajtó gyűrű speciális, szabadalmaztatott formájának köszönhetően lehetséges a pofák fokozatmentes beállítása a szükséges átmérő létrehozásához. A készletben lévő, szabadalmaztatott rugalmas RotoFix szorítócsapok lehetővé teszik a legkülönbözőbb gyártók szorítópofáiban lévő csavarsüllyesztékek nagy tűrési tartományú fokozatmentes kiegyenlítését. Nem szükséges a csavarsüllyesztékek utómunkája.

#### Előny:

- **Belső és külső befogás 1 gyűrűvel.**
- **Fokozatmentes befogási tartomány.**
- **1/10 mm pontossági fogásvételű esztergálási átmérő.**
- **Csekély átszerelési költségek RotoFix befogócsapok segítségével.**
- **Nagy költségmegtakarítás a szorítópofákon.**
- **Az eszterga szerszámok optimálisan hozzáférhetőek.**
- **Gyors és rugalmas használat.**

#### Felhasználás:

A nagyszilárdságú speciális acélból készült gyűrűkkel lehetséges a lágy szorítópofák pontos kiesztergálása a befogási nyomás alatt vagy a kemény szorítópofák kiköszörülése. Használható a pofák belső és külső megmunkálásánál.

#### Tartalom:

Lemezállvány, RotoFix prémium csapok és RotoFix gyűrűk. 20 gyűrű és 3-3 tőcsavar M8 / M10.

#### Figyelem:

Külön ajánlatkérésre 4 és 6 pofás tokmányokhoz is kapható.

## Műszaki leírás

Belső befogási Ø	25 - 121 mm
Külső befogási Ø	39 - 153 mm
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat	M8
Hozzávaló átfordítható pofa süllyesztett furat	M10
Hozzávaló esztergatókmány Ø	80 - 200 mm
Termék fajtája	Pofa kihajtó gyűrű