


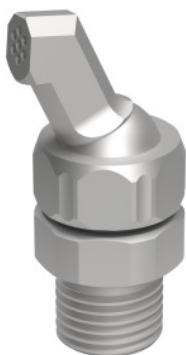

## HighPressure hűtőfolyadék fúvóka 60°-ban hajlított, Menet: M8X1



### Rendelési adatok

Rendelés száma	319475 M8X1
GTIN	2050002048201
Árucikk kategória	33C

### Leírás

#### Kivitel:

Célzott hűtéshez és kenéshez a vágóélen, ill. a forgácsok eltávolításához.

**Nagynyomású fúvóka** – kifejezetten nagy nyomásokhoz 80 bar-ig. Állítható szöghelyzetű fúvóka. Robusztus és hosszú élettartamú kivitel alumíniumból.

60°-ban hajlított fúvóka, több furatos kivitel 7 (lyuk) × Ø 1 mm.

#### Felhasználás:

Statikus és meghajtott esztergakéseken való használatra menetes csatlakozón keresztül.

### Műszaki leírás

Típus	hajlított
Csatlakozó menet	M8×1
Kivitel	Menet
Átfolyó cső Ø	1 mm
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Hűtőfolyadék fúvóka

