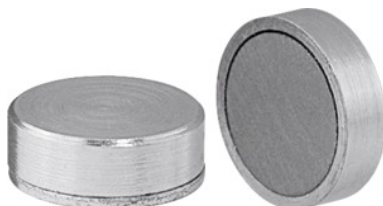


Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, SmCo₅, Ø: 6mm**Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 085920 6 |
| GTIN | 2050000964886 |
| Árucikk kategória | 08Q |

Leírás**Kivitel:**

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------|---------------------|
| Munkadarab felülete | horganyzott |
| Maximális hőállóság | 200 °C |
| Súly | 1 g |
| Magasság | 4,5 mm |
| Névleges tartóerő | 5 N |
| Ø | 6 mm |
| Mágnesmag anyaga | SmCo ₅ |
| Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |

