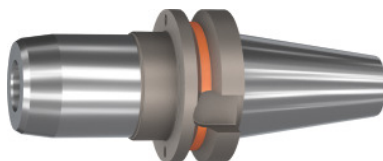


Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, Form ADB, BT 40,
Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	303473 6
GTIN	4062406531058
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Körfutás $\leq 3 \mu\text{m}$.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Axiális hosszbeállítás lehetséges (állítási út $V = 10 \text{ mm}$).
- Rugalmas a közperselyek használata következtében.
- Hűtőfolyadék nyomás 80 bar-ig.

Felhasználás:

Fúráshoz, dörzsárazáshoz és simító maráshoz.

Szállítási feltételek:

Hosszbeállító csavar és hatszögkulcs keresztmarkolattal.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsapok (AB) 308760 – 308802 sz., AB szűkítőperselyek 302135 – 302187 sz.

Műszaki leírás

Menet M	M5
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
L_2	43 mm
$\varnothing D_2$	26 mm
Kinyúlási hossz L_1 nyakrésszel	63 mm
Külső $\varnothing D$	44,5 mm

Befogási Ø D ₁	6 mm
Befogó	BT 40
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	JIS B6339
Alak	ADB
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó