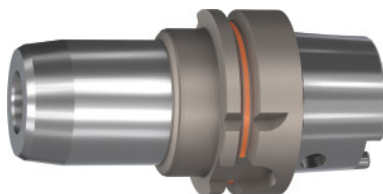


Garant**Hidroplasztikus szerszámtartó BASIC rövid, karcsú, HSK-A 63, Befogási Ø D1: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307513 16
GTIN	4062406544461
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Axiális hosszúság-beállítás, állítási út 10 mm.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

Felhasználás:

- **Nagy forgácsolási teljesítmény (de nem extrém nehézforgácsolás).**
- **Fúráshoz, dörzsárazáshoz és maráshoz.**

Opcionális tartozék:

Szűkítőpersely 302135 – 302187 sz., hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz., hengeres tisztító 343720 sz.

Figyelem:

A-méret = 200 mm külön rendelésre!

Műszaki leírás

Ø D ₂	38 mm
Menet M	M12×1
L ₃	49 mm
Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	90 mm
L ₂	46 mm

Állítási út V	10 mm
Befogási Ø D ₁	16 mm
Befogó	HSK-A 63
Befogó szabvány	DIN 69893
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 80 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Balluffchip furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó

Tartozék

Hengeres tisztítóMűanyag Csap Ø 16 mm	343720 16
---------------------------------------	-----------