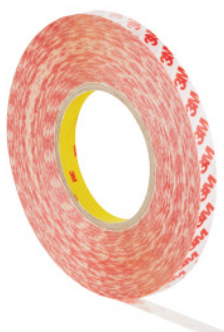


**Kétoldalas ragasztószalag, Szélesség×hossz (mm×m): 19X50****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083778 19X50
GTIN	5900422114291
Árucikk kategória	08M

**Leírás****Kivitel:**

A 3M™ GPT-020F egy kétoldalas ragasztószalag és nagy nedvességgel szembeni ellenálló képesség, nagyon jó azonnali tapadás, magasabb hőmérsékleten is nagyon jó nyírásállóság és jó UV állóság jellemzi.

Ragasztószalag fajtája: kétoldalas

Ragasztó massza: akrilát

Vastagság: 0,2 mm

**Műszaki leírás**

Ragasztószalag fajtája	kétoldalas
Eltarthatóság	18 hónap
Hőálló max.	90 °C
Festék	Átlátszó
Burkolat anyaga	PP fólia
Ragasztó massza	akrilát

## Adatlap

Ragasztóerő acélon	11,3 N/mm
Hossz	50 m
Szélesség	19 mm
Gyártó jelölése	GPT-020F
Vastagság	0,2 mm
Hordozóanyag	PET fólia
Tárolási hőmérséklet	16 - 25 °C
Tárolási levegő páratartalom	40 - 65 %
Béléssel	nem
Termék fajtája	Ragasztószalag