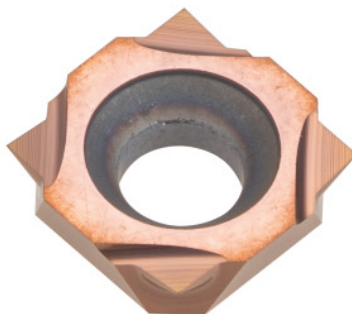


**Garant****Váltólapka NC központozóhoz, HB225, Típus: 10G****Rendelési adatok**

Rendelés száma	231521 10G
GTIN	4062406565527
Árucikk kategória	21Y

**Leírás****Felhasználás:****Csak gravírozáshoz használható.****Figyelem:** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$ ,  $f = 0,008 \text{ mm} - 0,02 \text{ mm}$ .**Műszaki leírás**

ISO kód	SOGT 080201
Cserék / élek száma	4
Bevonat	AlCrN
Típus	10G
Minőség	HB225
Szerszámananyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka fúráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	150 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	80 m/min	M
Nedvesen maximum	alkalmas		
Száraz	feltételesen alkalmas		