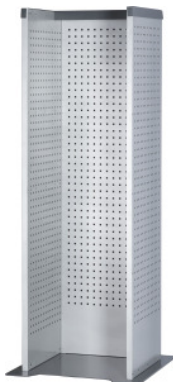


Garant UNILINE

UNI Tower telepített, U alakú, Típus: M**Rendelési adatok**

Rendelés száma	955460 M
GTIN	4062406584665
Árucikk kategória	9GC

Leírás**Kivitel:**

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.

Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal 9×9 mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. U alak: 2 oldalfal hátfallal. Fiókok beszerelése csak M méretben lehetséges. Tonyonként maximum 1 fiókházat szabad beépíteni.

Szín:

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

Figyelem:

Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Súly	85 kg
Szélesség	720 mm
Hasznos szélesség	540 mm
Hasznos mélység	510 mm
Magasság	1920 mm
Teherbírás	150 kg
Sorozat	Tower
Mélység	750 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony