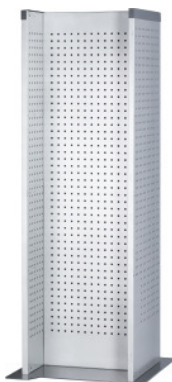


Garant UNILINE

**UNI Tower telepített, H alakú, Típus: M****Rendelési adatok**

Rendelés száma	955461 M
GTIN	4062406584689
Árucikk kategória	9GC

**Leírás****Kivitel:**

Reprezentatív, moduláris előkészítő rendszer a munkaanyagokhoz való közvetlen hozzáféréshez és az információk gyors megjelenítéséhez. Szabadon konfigurálható a változatos tartozékoknak köszönhetően és tökéletesen kompatibilis az Easyfix rendszerekkel. Sokoldalúan és univerzálisan alkalmazható különböző felhasználásokhoz és kialakításokhoz, pl. az 5S megvalósításához, elsősegély eszközök, tisztító anyagok, szerszám, információ stb. előkészítése.

Minden oldalon belül és kívül perforált falakkal  $9 \times 9$  mm 37 mm-es osztásban, perforált fal tartozékok és Easyfix akasztók és tartók rögzítéséhez. Az opcionális látható rátétek a különböző színekben gyorsan észrevehetőek a gyártás területén. Az opcionális, zárható ajtók lehetőséget nyújtanak a biztonságos tárolásra. H alak: 2 oldalfal középső keresztirányú panellel. A polclapok és az ajtók az elülső- és hátoldalra szerelhetőek. Fiók beszerelése nem lehetséges.

**Szín:**

Kétszínű **porszórt bevonattal**, ezüst-antracit (RAL 7016) kombinációban. **Nem konfigurálható.**

**Figyelem:**

Tartozékokat, mint piktogramokat, polclapokat, fiókokat, ajtókat és tolófogantyúkat a 955474 – 955499 sz. alatt talál.

**Műszaki leírás**

Hasznos szélesség	540 mm
Sorozat	Tower
Teherbírás	150 kg
Mélység	750 mm
Szélesség	720 mm
Hasznos mélység	2 × 255 mm
Súly	85 kg
Magasság	1920 mm
Hoffmann perforált fal osztás	9×9
Magasságállítás osztása	37
Termék fajtája	Perforált fal torony