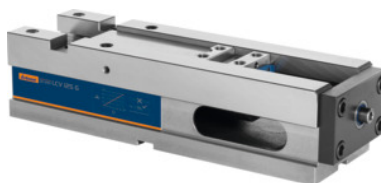


**Garant****Moduláris NC nagy szorítóerejű gépsatu LCV 125 G, Pofaszélesség A: 125Gmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	361290 125G
GTIN	4045197816009
Árucikk kategória	31H

**Leírás****Kivitel:**

Felül és alul köszörülve. **25H6 M10 furatok 200 mm-es alapméretű nullponti befogórendszerhez.**

**Jellemzők:** Stabil, kompakt alaptest (GGG 60) egyidejűleg nagy befogási tartomány mellett. Teljesen tokozott és nitridált orsó (fokozott nagyobb működési biztonság, optimális forgácsvédelem, minimális tisztítási igény).

**Funkció:**

**Megszorítás beállítható nyomatékkulccsal (maximum 30 Nm)** speciális nagy szorítóerejű orsóval és mechanikus erő-rásegítéssel 2,5 mm-ig.

**Felhasználás:**

Előmegmunkált munkadarabok hagyományos befogása és **nyersdarabok, lángvágott és fűrészelt anyagok** befogása az **edzett és cserélhető körmös pofákkal**, melyek a munkadarabba nyomódnak. Minden anyaghoz alkalmas kb. 900 N/mm<sup>2</sup> szilárdságig, kivéve az edzett anyagokat. Horizontálisan használható.

Hagyományos befogáshoz lépcsős pofákkal és körmös befogáshoz az orsó 2,5 mm-es erős lökete következtében.

**Tartalom:**

3 db csapkulcs, befogóköröm

**Opcionális tartozék:**

Pofák (lásd a 361331–361970 sz.), nyomatékkulcs 656050 sz. 60 méret, befogócsap 360025 sz.

**Műszaki leírás**

Színkódok a megfelelő tartozékokhoz	LCV125G
Forgatónyomaték	30 Nm
Max. szorítóerő	40 kN
Súly	30 kg
Max. befogható tartomány	332 mm
Kivitel	Nullponti befogórendszer
Termék fajtája	Gépsatu

## Tartozék

Munkadarab ütköző	360555
Adapterpofafix Típushoz 125	361620 125
Lépcsős előtét pár (lépcsős oldal) Típushoz 125	361970 125
Lépcsős pofamobil Típushoz 125	361400 125
Univerzális leszorító pofamobil Típushoz 125	361390 125
Leszorító készlet koffer Típushoz 2	361346 2
Lépcsős pofafix Típushoz 125	361440 125
Csökkentett szélességű pofamobil Típushoz 125	361353 125
Lépcsős pofafix Típushoz 125	361420 125
Szorítópofa, lágyfix Típushoz 125	361320 125
Alappofafix Típushoz 125	361520 125
Pofa, 20 mm,T-Rex-hezfix Típushoz 125	361225 125
Önbeálló pofamobil Típushoz 125	361660 125
Alappofamobil Típushoz 125	361500 125
Készlet koffer 5 oldalas pofához	361365
Adapterpofamobil Típushoz 125	361600 125
Fogóbetét 2 karommal, magasság 5,2 – 6,7 mm Típus	361240
Lépcsős pofa, szorítókörmökhözfix Típushoz 125	361348 125
5 oldalas pofa Típushoz FIX	361361 FIX

Leszorító készlet koffer Típushoz 1	361346 1
Fogóbetét, keményfém, magasság 7,1 – 8,6 mm Típus	361242
Univerzális leszorító pofafix Típushoz 125	361380 125
Lépcsős pofa, szorítókörmökhöz mobil Típushoz 125	361347 125
Lépcsős rátétpofa pár, bepattintós rendszerű, edzett acél Típushoz 125	361960 125
Csökkentett szélességű pofafix Típushoz 125	361354 125
5 oldalas pofa Típushoz MOBIL	361361 MOBIL
Lépcsős rátétpofa pár, bepattintós rendszerű, edzett acél Típushoz 125	361950 125