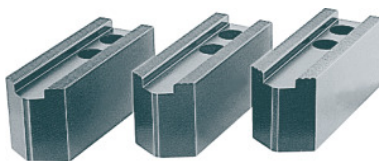


HOLEX**Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 200****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313475 200
GTIN	4019208193496
Árucikk kategória	32R

Leírás**Kivitel:**

Szorítópofák hegyes fogazással 1/16 col × 90°.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

Mart hornyok és fogazás, **nem barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Magasság H	40 mm
Hossz L	98 mm
Szélesség B	35 mm
Horonyszélesség D	17 mm
Furattávolság a	15 mm

Tokmány típus	200 mm
Furattávolság b	22 mm
Menet DIN 912	M12
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatokmány pofák