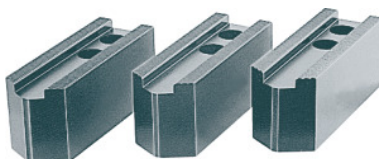


**HOLEX****Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 250****Rendelési adatok**

Rendelés száma	313475 250
GTIN	4019208193502
Árucikk kategória	32R

**Leírás****Kivitel:**

Szorítópofák hegyes fogazással 1/16 col × 90°.

Hegyes kivitel kis befogási Ø-höz.

**Mart** hornyok és fogazás, **nem barnított.**

**Alapanyag:**

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

**Alkalmazható:**

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók.**

**Opcionális tartozék:**

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

**Figyelem:**

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

**Műszaki leírás**

Hossz L	120 mm
Furattávolság b	28 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Tokmány típus	250 mm
Furattávolság a	20 mm

Magasság H	50 mm
Szélesség B	50 mm
Menet DIN 912	M16
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák