


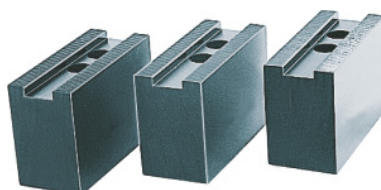

Felsőpofa készlet, 3 darabos, Tokmány típus: 254



Rendelési adatok

Rendelés száma	313725 254
GTIN	4067263152316
Árucikk kategória	32R

Leírás

Kivitel:

Finom mart hornyok és fogazás, **nem barnított**.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az esztergatókmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Furattávolság a	30 mm
Horonyszélesség D	16 mm
Furattávolság b	30 mm
Tokmány típus	254 mm
Menet DIN 912	M12
Szélesség B	50 mm

Magasság H	45 mm
Hossz L	110 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák