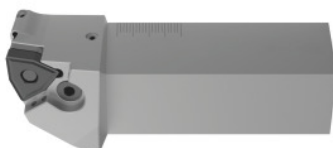


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 20/08mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251911 20/08
GTIN	4062406734152
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Sorozat	Master Eco
Kés ISO kódja	PWLNR/L 2020X08
Teljes hossz L	90 mm
Könyökemelő	259015 15
Alátétlapka	259031 48
Könyökemelő csavar	259018 15
Rugó	259046 4
Lapkaméret	8 mm
Működő szélesség L <sub>4</sub>	25 mm
Szárméret	20 mm

Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Hozzávaló váltólapka	WN.. 0804..
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés