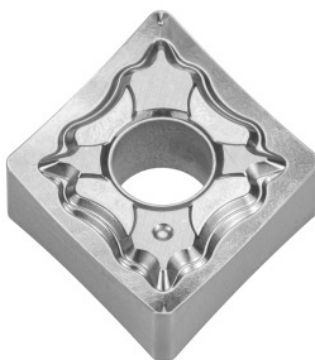


Garant**CNMG 120408, Minőség: HU7305-1**

Rendelési adatok

Rendelés száma	250158 HU7305-1
GTIN	4062406745592
Árucikk kategória	21G

Műszaki leírás

Minőség	HU7305-1
Forgácsolási feltétel	enyhén megszakított
Fő felhasználás forgácsoló sebessége v_c	400 - 700 m/min
Cserék / élek száma	4
Szerszámanyag	HM
Bevonat	bevonat nélkül
Váltólapka ISO kód	CNNG 120408
Fogásmélység a_p	0,2 - 5 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Előtolás f	0,05 - 0,6 mm/ford,
Fő felhasználás	N

Simító / nagyoló hozzárendelés	Simítás
Forgácstörő	AM1
Tűrés	M
Termék fajtája	Váltólapka esztergáláshoz