


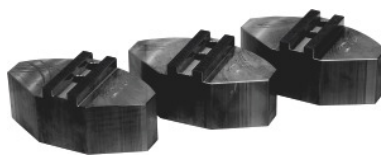

Szegmenspofa készlet, 3 darabos, Acél, Tokmány típus: 315



Rendelési adatok

Rendelés száma	313738 315
GTIN	4060576180267
Árucikk kategória	33T

Leírás

Kivitel:

Mart hornyok és **precíziós köszörülésű** fogazás, **barnított**.

Felhasználás:

Teljes, csekély deformációjú befogás.

Alapanyag:

Minőségi termék 16MnCr5 anyagból.

Alkalmazható:

Schunk, Röhm és más gyártmányú **patronos erőbefogók**.

Opcionális tartozék:

313505 – 313605 sz. horonycsapok.

Figyelem:

- **Az eszterगतokmányhoz való illeszkedéshez kérjük hasonlítsa össze a fogazást, a horonyszélességet (D) és a furattávolságokat (a, b).**
- **Alumínium pofa felsőrész külön rendelésre.**

Műszaki leírás

Tokmány típus	110 mm
Furattávolság b	30 mm
Horonyszélesség D	21 mm
Szélesség B	240 mm
Hossz L	117 mm

Magasság H	70 mm
Furattávolság a	45 mm
Hozzávaló színekód	Schunk patronos erőbefogók és pofák
Termék fajtája	Nagy szorítóerejű esztergatókmány pofák