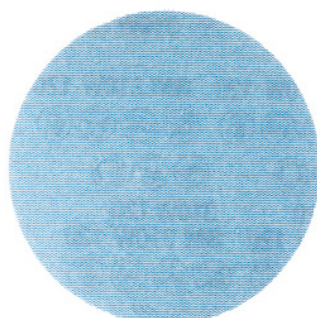


**Rácshálós csiszolótárcsa Xtract™ 310W, Ø 150 mm, Szemcsézet: 180****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 567825 180    |
| GTIN              | 4054596900097 |
| Árucikk kategória | 53M           |

**Leírás****Kivitel:**

Tépőzáras csiszolótárcsák, melyek csiszolószemcsékkel bevont, **hálószerű szerkezetű** poliamid szövetből állnak ezerszeres perforálással.

**Előny:**

- **Pormentes csiszolás: csekély munkaállomás- és környezetterhelés.**
- **A csiszolótárcsa nem tömődik el (a felülethibák, porcsomók elkerülhetők).**
- **Garantáltan jobb felületek kevesebb csiszolóanyag felhasználásával.**
- **Nagy hatékonyság – a leválasztási teljesítmény a felülettől függően a sokszorosával növekszik.**

**Felhasználás:**

Lakkok, (szálerősítéssel) műanyagok, színes- és könnyűfémek és alu ötvözetek, bútorelemek csiszolása.

Maximális kerületi sebesség: 40 m/s

**Műszaki leírás**

|            |        |
|------------|--------|
| Tárcsa Ø   | 150 mm |
| Szemcsézet | 180    |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Csiszolóanyag                 | Alumíniumoxid (A)        |
| Csiszolóeszköz rövid jelölése | A                        |
| Csiszolóeszköz alapja         | Szőtt háló               |
| Vas-, kén- és klórtartalom    | < 0,1 %                  |
| Terméknév attribútum          | Ø 150 mm                 |
| Gyártó jelölése               | 310W                     |
| Maximális kerületi sebesség   | 40 m/s                   |
| Termék fajtája                | Tépőzáras csiszolótárcsa |

## Felhasználói adatok

|                              | Felhasználás          | V <sub>c</sub> | ISO kód |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                       | alkalmas              |                |         |
| Acél < 900 N/mm <sup>2</sup> | feltételesen alkalmas |                |         |
| CuZn                         | alkalmas              |                |         |
| Műanyag, GFK                 | alkalmas              |                |         |
| Fa                           | alkalmas              |                |         |
| Lakk                         | alkalmas              |                |         |
| Száraz                       | alkalmas              |                |         |