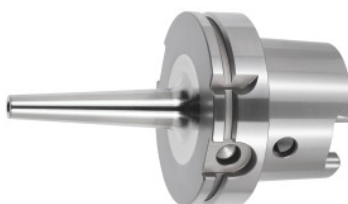


**Garant****Zsugorbefogó 3° karcsú, HSK-A 100 A = 120, Befogási Ø: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308322 8
GTIN	4062406787042
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**
- **Karcsú kivitel (3° kontúr).**

**Kiegyensúlyozási fok 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. RFID / Balluffchip furattal.**

**Felhasználás:**

- **Elsősorban a szerszám- és formagyártás területén.**
- **h6 szártűrésű szerszámok befogásához.**

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék cső 309880 sz. Dugókulcs 309890 sz. Zsugorbefogó hosszabbító 302410 sz. 12/3 és 12/4 méret. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz.

**Műszaki leírás**

A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	24 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Ø D <sub>2</sub>	14 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 120
Befogó szabvány	DIN 69893

Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó