


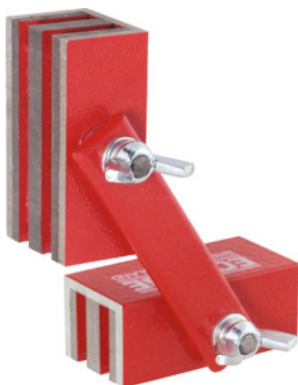

## Állandó mágneses csukló 3 oldalas mágneses, Ferrit



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085962
GTIN	5012095050957
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

A mágnes tömbök **tetszőleges szögben** rögzíthetők.  
Hőálló max. 100 °C-ig, 3 mágneses oldal.

### Műszaki leírás

Egy tömb magassága	25 mm
Egy tömb szélessége	29 mm
Maximális hőállóság	100 °C
Maximális névleges tartóerő	120 N
Egy tömb hossza	60 mm
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Mágnescsukló

