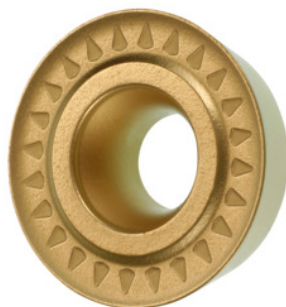


Garant**RDNX 1604 MOEN pozitív, HB7635, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212307 INOX
GTIN	4045197527240
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Minden váltólapka alkalmas 0° negatív és 7° pozitív tartókkal való alkalmazáshoz.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 3,5$ mm.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	RDNX 1604 MOEN
Szerszámanyag	HM
Minőség	HB7635
Előtolás f_z / fog	0,3 mm
Cserék / élek száma	1
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	190 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		