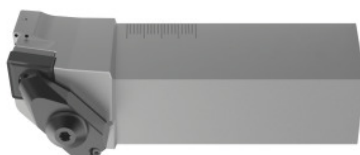


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	250003 25/12
GTIN	4067263121169
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a 319006 – 319136 ill.317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Teljes hossz L	100 mm
Fejhossz L <sub>1</sub>	30 mm
Kés ISO kódja	DCLNR/L 2525H12
Hozzávaló váltólapka	CN.. 1204..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Alátétlapka	259031 49
Sorozat	Master Eco
Lapkaméret	12 mm
Szárméret	25 mm
Csavar alátétlapkához	259027 8

Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű	259036 22
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög κ	95 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Felhasználás	Síkesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

---

## Tartozék

Karom Típus 22	259036 22
Alátétlapka Típus 49	259031 49
Csavar alátétlapkához Típus 8	259027 8