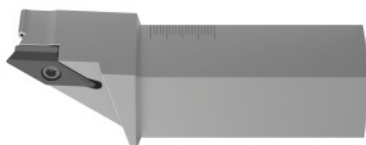


**Garant****GARANT Master eco esztergakés rövid, balos, Szár- / lapkaméret: 25/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	261123 25/16
GTIN	4067263122586
Árucikk kategória	21U

**Leírás****Kivitel:**

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

**Figyelem:**

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006 – 319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

**Műszaki leírás**

Kés ISO kódja	SVJBR/L 2525X16
Hozzávaló váltólapka	VB.. 1604..
Működő szélesség L <sub>4</sub>	32 mm
Szárméret	25 mm
Teljes hossz L	110 mm
Alátétlapka	259033 5
Lapkaméret	16 mm
Csavar alátétlapkához	269013 7
Fejhossz L <sub>1</sub>	40 mm
Sorozat	Master Eco

Váltólapka csavar készlet	269023 3
Szabvány	DIN ISO 5610
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	igen
Beállítási szög $\kappa$	93 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszsztergálás
Termék fajtája	Esztergakés