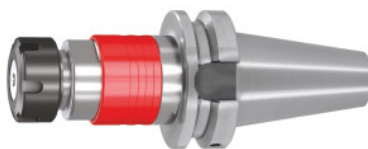


HOLEX**Menetfúró befogó, ER szinkro, BT 40, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338193 25
GTIN	4067263558972
Árucikk kategória	32P

Leírás**Kivitel:**

- **Minimális hosszkiegyenlítéssel (MLA), csillapító elem segítségével.**
- **Belső hűtőfolyadék hozzávezetés 50 bar-ig.**
- **A menetfúró/formázó élettartama megnő.**

Felhasználás:

- **Szinkronorsós megmunkáló központokon.**
- **A menetfúró emelkedési különbségeinek kiegyenlítésére – szinkronorsó.**
- **A menetfúrók emelkedési tűréseinek kiegyenlítésére.**

Opcionális tartozék:

309399 és 309447 sz. ER menetfúró szorítópatronok.

308760– 308806 sz. kúpvonócsap.

Figyelem:

Ne zsírtalanítsa a szinkron menetfúró befogót.

Műszaki leírás

Külső Ø D	45 mm
Hosszkiegyenlítés nyomó üzemben	0,5 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Hosszkiegyenlítés húzó üzemben	0,5 mm
Belső Ø D ₁	42 mm
Menetvágási tartomány	M6 – M20

Befogó	BT 40
Befogó szabvány	ISO 7388-1
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Alak	AD
Termék fajtája	Menetfúró befogó