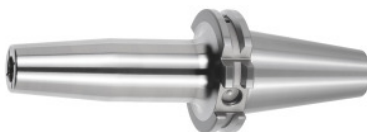


**Garant****Zsugorbefogó hűtőcsatorna hasítékokkal, SK 40 A = 130, Befogási ØD1: 4mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302364 4
GTIN	4067263014324
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- **Nagy hőállóságú acél.**
- **4 hűtőcsatorna nyílással a befogófuratnál.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**

**Előny:**

Továbbfejlesztett hűtés közvetlenül a szerszámszárnál. **Megkönnyíti a kis szerszámtér méretek kiengedését.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú marók és fúrók befogásához h6 tűréssel. Induktív, kontakt- és forrólevegős zsugorbefogó készülékekhez alkalmas.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308800 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	17 mm
Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	4 mm
A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Befogó	SK 40 A = 130

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Balluffchip furat	igen
Hűtőcsatorna furat	igen
Termék fajtája	Hidroplasztikus szerszámbefogó