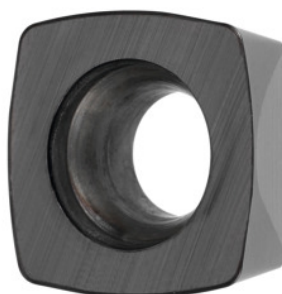


Garant**XDLW 09T308 TN, HB7720, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212950 ST1400
GTIN	4045197453877
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\max}$ Előtolás f_z / fog: 0,79 mm

Váltólapka ISO kód: XDLW 09T308 TN

Típus: ST1400

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 1,99 mm**Műszaki leírás**

Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	XDLW 09T308 TN
Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$	1,99 mm
Sarokrádiusz	0,8 mm
Minőség	HB7720
Szerszámanyag	HM

Maximális fogásmélység $a_{p,max}$	1,15 mm
Előtolás f_z / fog	0,79 mm
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	170 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	150 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	feltételesen alkalmas		