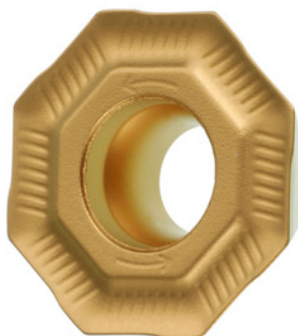


**Garant****OFMT 050405 TR, HB7525, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213320 ST900
GTIN	4045197454935
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Kivitel:**

Rendkívül stabil váltólapka a szabványos ISO-méreték szerint, precíziósan szinterezett és köszörült. A finom szemcsézetű anyagok nagy szívósságot és kopásállóságot biztosítanak.

Típus: ST900

Sarokrádiusz: 0,5 mm

Előtolás  $f_z$  / fog: 0,17 mm

## Műszaki leírás

Előtolás $f_z$ / fog	0,17 mm
Típus	ST900
Sarokrádiusz	0,5 mm
Cserék / élek száma	8
Váltólapka ISO kód	OFMT 050405 TR
Minőség	HB7525

Szerszámanyag	HM
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	260 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	135 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	145 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	170 m/min	K
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		