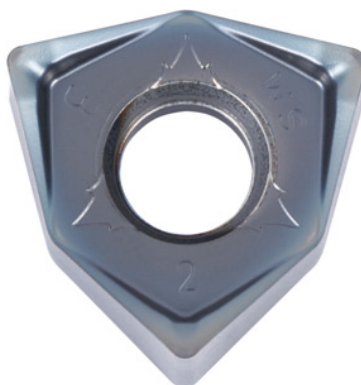


**WNMU 080608 EN-SM, PR1525, Típus: INOX****Rendelési adatok**

Rendelés száma	225623 INOX
GTIN	4960664648955
Árucikk kategória	25A

Leírás**Kivitel:**

MEGACOAT bevonatú váltólapka **6 éllel** – a kétoldalú kivitelnek köszönhetően. A nagyméretű max. 13°-os axiális homlokszög következtében a forgácsolóerő jelentősen csökken.

Felhasználás:

Az **SM geometria** erősen pozitív és lágyan vág.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$.

Műszaki leírás

Típus	INOX
Váltólapka ISO kód	WNMU 080608 EN-SM
Sarokrádiusz	0,8 mm
Cserék / élek száma	6
Minőség	PR1525
Szerszámanyag	HM

Előtolás f_z / fog	0,06 – 0,2 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	160 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	140 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	150 m/min	M
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		