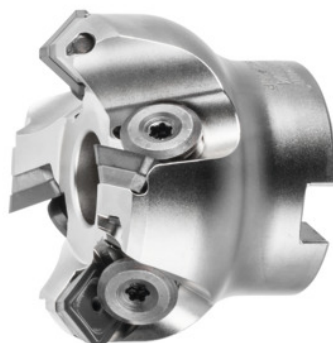


**Garant****Síkmaró 45°, furattal, Ø D / élek száma Z: 80/6mm**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	213890 80/6
GTIN	4045197666543
Árucikk kategória	210

## Leírás

**Kivitel:**

45°-os síkmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében. Precíziós váltólapka fészek speciális keményfém alátét lapkával.

## Műszaki leírás

Lapkacsavar alátétlapkához	219861 (TX8)
Felfogó furat Ø	27 mm
Hozzávaló váltólapka	SE.. 1203..
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	50 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	80 mm
Szorítócsavar váltólapkához	219862 (25IP; 6 Nm)
Alátétlapka	219860
Maximális külső Ø D <sub>max</sub>	93 mm

Vágóélek száma Z	6
Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	45 fok
Élek felosztása	egyenlőtlen
belső hűtés	igen
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Síkmaró

---

## Tartozék

Feszítőcsavar	219862
Keményfém alátétlapka	219860
Szorítócsavar	219861